


Parallelbausatz EAMM-U-110-D60-62B-120

Teilenummer: 1536988

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

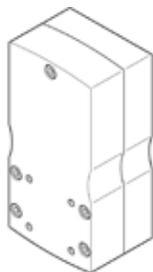

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	110
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	799 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,3 Nm
Übertragbares Drehmoment	25 Nm
Produktgewicht	5.230 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform