


# Absperrventil HE-2-3/8-QS-3/8-U

Teilenummer: 153991

FESTO

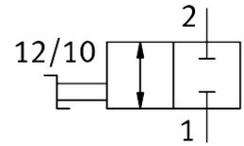

## Datenblatt

Merkm	Wert
Ventilfunktion	2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	QS-3/8
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	Direktbefestigung über Durchgangsbohrung Direktbefestigung über Gewinde wahlweise:
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	744.3 l/min
Nennweite	4.6 mm
Betriebsdruck	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	reversibel
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Reinraumklasse	Klasse 4 nach ISO 14644-1
Mediumstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	62 g
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR