

Schwenkantrieb DRQ-16- -360-PPVJ-A


Teilenummer: 154454
Auslaufprodukt

FESTO


für Positionserkennung, mit einstellbarer Endlagendämpfung und spielausgleichendem Zahnradgetriebe.

Variante mit wählbarem Schwenkwinkel von 271 bis 359 Grad.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.

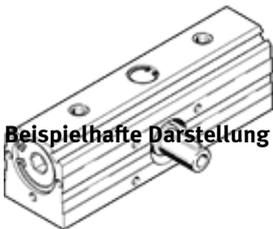

Beispielhafte Darstellung

 

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Baugröße | 16 |
| Dämpfungswinkel | 72,2 deg |
| Einstellbereich Schwenkwinkel beidseitig | -4 /+ 4 deg |
| Schwenkwinkel | 360 deg |
| Dämpfung | PPVJ: Pneumatische Dämpfung, justierbar |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Zahnstange/Ritzel |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Betriebsdruck | 2,5 ... 10 bar |
| Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar | 1,5 Hz |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Theoretisches Drehmoment bei 6 bar | 0,5 Nm |
| Zulässiges Massenträgheitsmoment | 0,0002 kgm ² |
| Produktgewicht | 640 g |
| Befestigungsart | mit Innengewinde |
| Pneumatischer Anschluss | M5 |
| Werkstoffinformation Antriebswelle | Einsatzstahl |
| Werkstoffinformation Dichtungen | TPE-U(PU) NBR |