


Axialbausatz EAMM-A-R38-57A

Teilenummer: 1578138

FESTO

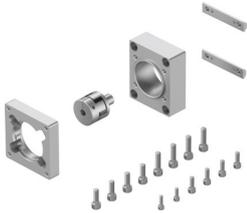

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	31 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	3.2 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	3.6 Nm
Produktgewicht	280 g
Schnittstellencode Aktuator	R38
Schnittstellencode Motor In	57A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform