


Axialbausatz EAMM-A-D80-140A

Teilenummer: 1588299
Auslaufprodukt

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.

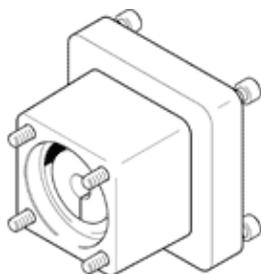

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|----------------|
| Einbaulage | beliebig |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Übertragbares Drehmoment | 60 Nm |
| Produktgewicht | 2.920 g |
| Schnittstellencode Aktuator | D80B |
| Schnittstellencode Motor In | 140A |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |