


Rundzylinder EG-2,5-10-PK-2

Teilenummer: 15884

FESTO

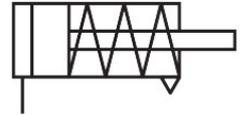

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	10 mm
Kolben-Ø	2,5 mm
Dämpfung	keine Dämpfung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Kolben Kolbenstange Zylinderrohr
Positionserkennung	ohne
Varianten	einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck	3.5 bar...7 bar
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	5 °C...60 °C
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf	1.9 N
Theoretische min. Federrückstellkraft	0.5 N
Theoretische max. Federrückstellkraft	1 N
Produktgewicht	2 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Pneumatischer Anschluss	PK-2
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	hochlegierter Stahl
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr	Messing, vernickelt