


Druckschalter PEV-1/4-A-SW27

Teilenummer: 159259

FESTO

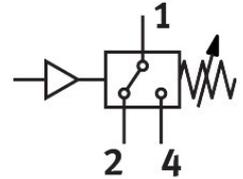

Datenblatt

Merkmal	Wert
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
Messgröße	Relativdruck
Messverfahren	Pneumatisch-elektrischer Druckwandler
Druckmessbereich	1 bar...10 bar
Betriebsdruck	1 bar...10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geöltter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumtemperatur	-20 °C...80 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C...100 °C
Schaltelementfunktion	Wechsler
Max. Schaltfrequenz	3 Hz
Max. Schaltausgangsspannung AC	250 V
Max. Schaltausgangsspannung DC	250 V
Max. Ausgangsstrom	4000 mA
Betriebsspannungsbereich DC	12 V...250 V
Elektrischer Anschluss	4-polig Stecker
Befestigungsart	einschraubbar
Einbaulage	beliebig
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Produktgewicht	138 g
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Membran	NBR
Einstellbereich Schwellwerte	1 bar...10 bar
Schutzart	IP65
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L