


Motorflansch EAMF-A-77A-140A

Teilenummer: 1593636

FESTO

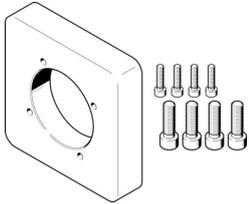

Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	1280 g
Schnittstellencode Motor In	140A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	77A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform