


Saugnapf VAS-100-1/4-SI

Teilenummer: 160990

FESTO

Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2012.

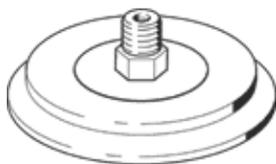

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	4 mm
Sauger-Durchmesser	100 mm
Wirksamer Saugdurchmesser	85 mm
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschlus oben rund, Standard
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Umgebungstemperatur	-40 ... 200 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	397 N
Produktgewicht	67 g
Befestigungsgewinde	G1/4
Saugerbefestigung	G 1/4
Vakuumschlus	G1/4
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoffinformation Sauger	VMQ (Silikon)