


Faltenbalg-Saugnapf VASB-100-1/4-SI

Teilenummer: 160994

FESTO

Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2012.

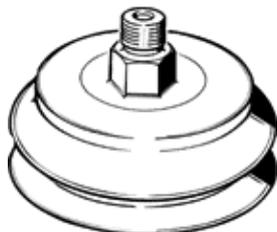

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------------------|--|
| Nennweite | 4 mm |
| Sauger-Durchmesser | 100 mm |
| Wirksamer Saugdurchmesser | 85 mm |
| Konstruktiver Aufbau | Vakuumananschluss oben rund, Faltenbalg 1,5fach |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 200 °C |
| Abreißkraft bei 70 % Vakuum | 397 N |
| Produktgewicht | 95 g |
| Befestigungsgewinde | G1/4 |
| Saugerbefestigung | G 1/4 |
| Vakuumananschluss | G1/4 |
| Shore-Härte | 60 +/- 5 |
| Werkstoffinformation Einschraubzapfen | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthalten |
| Werkstoffinformation Sauger | VMQ (Silikon) |