 



Näherungsschalter, SME-8C-KL-LED-230

Teilenummer: 161754

FESTO

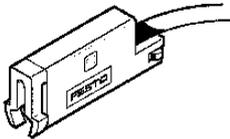

Datenblatt

Merkmal	Wert
Bild-Kennung	F03
EU-Konformität (CE)	CE
Erläuterung zu EU-Konformität	Elektromagn. Verträglichkeit + Niederspannung
Signalverarbeitung/Kontaktart	Reedkontakt
Sensiertes Medium	Magnetfeld
Funktion bei Betaetigung	Schließer
Baugroesse Sensor	8C
Schaltgenauigkeit (+/-)	0,1 mm
Umgebungstemperatur min. Standard	-20 Cel
Umgebungstemperatur max. Standard	60 Cel
Zuordnung Umgebungstemperatur Std.	feste Kabelverlegung
Umgebungstemperatur min. eingeschr.	-5 Cel
Zuordnung Umgebungstemp. eingeschr.	flexible Kabelverlegung
Anschlussart elektrisch	Kabel
Anzahl Adern	2
Adernquerschnitt	0,25 mm
Laenge Anschlusskabel	2500 mm
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Befestigungsart	Nut
Werkstoff Gehaeuse	PP-Polymer / PC-Polyme
Werkstoff Kabelmantel	PVC-Polymer
LABS-Kriterium	frei
Produktgewicht	0,03 kg
Spannungsart	AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung (DC)	24 V
Betriebsspannung min. (DC)	4 V
Betriebsspannung max. (DC)	250 V
Bemessungsbetriebsspannung (AC)	230 V
Betriebsspannung min. (AC)	4 V
Betriebsspannung max. (AC)	250 V
Spannungfall max.	3,9 V
Schaltleistung max. (DC)	10 W
Schaltfrequenz max.	500 Hz

Merkmal	Wert
Schutzart nach IEC 529 IP..	67