 



Näherungsschalter, SME-8C-KQ-24-S6

Teilenummer: 161758

FESTO

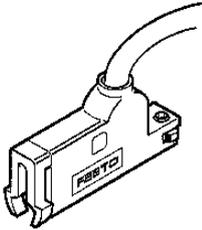

Datenblatt

Merkmal	Wert
Bild-Kennung	F04
EU-Konformität (CE)	CE
Erläuterung zu EU-Konformität	Elektromagnetische Verträglichkeit
Signalverarbeitung/Kontaktart	Reedkontakt
Sensiertes Medium	Magnetfeld
Funktion bei Betaetigung	SchlieBer
Baugroesse Sensor	8C
Schaltgenauigkeit (+/-)	0,1 mm
Umgebungstemperatur min. Standard	-40 Cel
Umgebungstemperatur max. Standard	120 Cel
Zuordnung Umgebungstemperatur Std.	feste Kabelverlegung
Umgebungstemperatur min. eingeschr.	-5 Cel
Umgebungstemperatur max. eingeschr.	120 Cel
Zuordnung Umgebungstemp. eingeschr.	flexible Kabelverlegung
Anschlussart elektrisch	Kabel
Anzahl Adern	2
Adernquerschnitt	0,14 mm
Laenge Anschlusskabel	2500 mm
Befestigungsart	Nut
Schaltzeit EIN	0,5 ms
Schaltzeit AUS	0,5 ms
Werkstoff Gehaeuse	PP-Polymer gefüllt
Werkstoff Kabelmantel	TPE-Elastomer
LABS-Kriterium	frei
Produktgewicht	0,03 kg
Spannungsart	AC/DC
Betriebsspannung min. (DC)	0 V
Betriebsspannung max. (DC)	30 V
Betriebsspannung min. (AC)	0 V
Betriebsspannung max. (AC)	30 V
Schaltstrom max.	500 mA
Schaltleistung max. (DC)	10 W
Schaltfrequenz max.	800 Hz

Merkmal	Wert
Schutzart nach IEC 529 IP..	67