


Präzisions-Flanschmanometer FMAP-63-4-1/4-EN

FESTO

Teilenummer: 162843

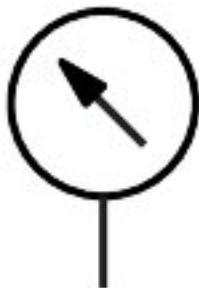

Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich	0 bar...4 bar 1 psi...58 psi
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	63
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Fronttafel einbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff
Betriebsdruck	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar 0 psi...58 psi
Faktor Wechselbelastung	0.66
Messgenauigkeit Klasse	1
Schutzart	IP43
Mediumstemperatur	-20 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	G1/4
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	ABS

Merkmal	Wert
Werkstoff Sichtscheibe	SAN
Werkstoff Befestigungsring	Stahl
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	120 g
Skala	Doppelskala bar (außen) psi (innen)