


Drossel-Rückschlagventil GRLA-M5-QS-6-RS-B

Teilenummer: 162962

FESTO

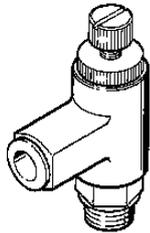

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Funktion | Drossel-Rückschlag |
| Funktion Zuluft/Abluft | Abluft |
| Funktion Drossel | einstellbar |
| Betätigungselement | Drehknopf |
| Befestigungsart | Einschrauben |
| Nennweite Drossel | 2 mm |
| Nennweite Rückschlag | 2 mm |
| Anschlussart 1 | Aussengewinde |
| Anschlussart 2 | Steck |
| Gewinde Anschluss 1 | M 5 |
| Nenngrösse Schlauchanschluss 2 | 6 |
| Betriebsdruck minimal | 0,2 bar |
| Betriebsdruck maximal | 10 bar |
| Umgebungstemperatur minimal | -10 °C |
| Umgebungstemperatur maximal | 60 °C |
| Mediumstemperatur minimal | -10 °C |
| Mediumstemperatur maximal | 60 °C |
| Werkstoff Dichtungen | NBR, TPE-U(PU) |
| Produktgewicht | 0,017 kg |
| Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2 (S) maxim | al115 l/min |
| Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2 (S) minim | al0 l/min |
| Normal-Nenn-Durchfluss 2 - 1 maximal | 125 l/min |
| Normal-Nenn-Durchfluss 2 - 1 minimal | 80 l/min |
| Betriebsmedium | gefilterte (40 µm) Druckluft (auch geölt) |