 



Handschiebeventil VBOH-32-G34

Teilenummer: 1629664

FESTO

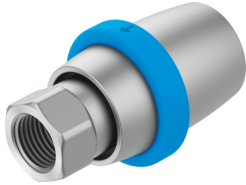

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G3/4
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	Leitungseinbau einschraubbar
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	7691 l/min
Nennweite	19.3 mm
Betriebsdruck	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Rastermaß	57.5 mm
Anwendungshinweis	Bitte nur Verschraubungen mit zylindrischem Gewinde einschrauben. Die Montage von konischem Gewinde kann das Gehäuse beschädigen und somit eine Klemmung bzw. Fehlfunktionen der Hülse verursachen.
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Hülsen-Schieber
Steuerart	direkt
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C...80 °C
Betätigungskraft	70 N
Produktgewicht	183 g
Werkstoff Einschraubzapfen	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR