


L-Schnellverschraubung LCKN-M5-PK-3

Teilenummer: 164995

FESTO

360° ausrichtbar, mit Dichtring.

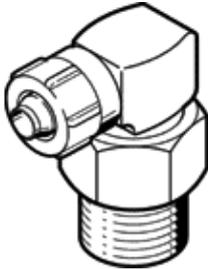

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Nennweite | 1,7 mm |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtring |
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,9 ... 16 bar |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 80 °C |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde M5 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Stecknippel Innendurchmesser 3mm mit Mutter |
| Werkstoffinformation Gehäuse | Zink-Druckguss |