


# Erweiterungsmodul CMGA-E1-PB

Teilenummer: 1680827

FESTO

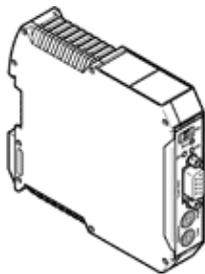

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitsbereich Logikeingang	20,4 ... 28,8 V
Nennspannung Logikversorgung DC	24 V
Zulässiger Bereich Logikspannung	-15% - 20%
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Nennstrom Logikversorgung	$\leq 2$ A
Leistungsaufnahme 24 V	$\leq 2,4$ W
Encoder Schnittstelle Eingang, Funktion	nein
Anzeige	LED
Bedienelemente	Dip-Schalter Drehcodierschalter
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Lagertemperatur	-10 ... 70 °C
Produktgewicht	110 g
Abmessungen B x L x H	22,5 mm x 115 mm x 100 mm
Befestigungsart	mit Hutschiene
Einbaulage	senkrecht freie Konvektion
Busanschluss	9-polig Sub-D
Feldbuskopplung	Profibus DP
Max. Feldbusübertragungsrate	12 Mbit/s
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform