


# Blindstopfen QSP17-PTB

Teilenummer: 172996

FESTO

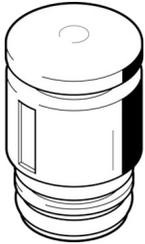

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	Standard
Einbaulage	beliebig
Bauform	gerade Form
Gebindegröße	1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	4.7 g
Befestigungsart	Befestigungsnadel
Pneumatischer Anschluss 1	Cartridge 17 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR