


# Axialbausatz EAMM-A-P4-28B-28A

Teilenummer: 1731466

FESTO

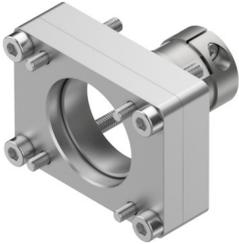

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	12 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	0.28 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	0.7 Nm
Produktgewicht	40 g
Schnittstellencode Aktuator	P4-28B
Schnittstellencode Motor In	28A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	28B
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform