


# Filter-Regelventil LFR-3/4-D-7-MAXI-A-NPT

Teilenummer: 173811

**FESTO**

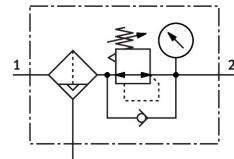

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Maxi
Baureihe	D
Einbaulage	senkrecht
Filterfeinheit	40 µm
Kondensatablass	vollautomatisch
Max. Kondensatmenge	80 cm³
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Betriebsdruck	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Max. Druckhysterese	0.4 bar
Normalenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	10000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Auftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inerte Gase
Mediumstemperatur	5 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	5 °C...60 °C
Produktgewicht	1370 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Haltewinkel
Pneumatischer Anschluss 1	3/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	3/4 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schale	PC