


Wartungseinheit FRC-3/4-D-7-MAXI-A-NPT

Teilenummer: 173883

FESTO

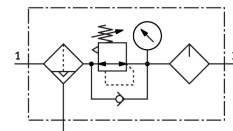

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Maxi
Einbaulage	senkrecht
Kondensatablass	vollautomatisch
Filterfeinheit	40 µm
Betriebsdruck	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Druckregelbereich	0.5 bar...7 bar
Max. Druckhysterese	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	8500 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	2390 g
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Haltewinkel wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1	3/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	3/4 NPT
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schale	PC