


Einschaltventil HE-3/8-D-MIDI-NPT

Teilenummer: 173895

FESTO

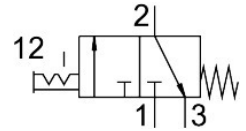

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	55 mm
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Betätigungsart	manuell
Dichtprinzip	weich
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Handhilfsbetätigung	keine
Ventilfunktion	3/2 bistabil
Betriebsdruck	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
C-Wert	15.7 l/sbar
b-Wert	0.3
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	3200 l/min
Einschaltdauer	100%
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör
Einbaulage	beliebig
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Produktgewicht	511 g
Pneumatischer Anschluss 1	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Werkstoff Dichtungen	NBR

Merkmal	Wert
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss