


Einschaltventil HEL-3/8-D-MINI-NPT

Teilenummer: 173918

FESTO

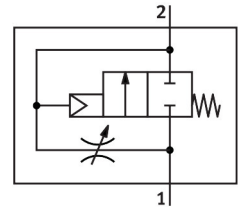

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	40 mm
Abluftfunktion	drosselbar
Betätigungsart	pneumatisch
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	keine
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Rückstellart	mechanische Feder
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Ventilfunktion	2/2 geschlossen monostabil
Betriebsdruck	0,3 MPa...1,6 MPa 3 bar...16 bar
b-Wert	0,3
C-Wert	7,6 l/sbar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	1600 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Mediumtemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	126 g
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	3/8 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Merkmal	Wert
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss