


Einschaltventil HEL-3/8-D-MIDI-NPT

Teilenummer: 173919

FESTO

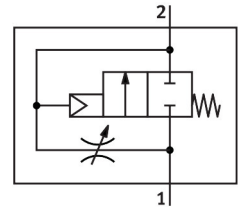

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	55 mm
Abluftfunktion	drosselbar
Betätigungsart	pneumatisch
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	keine
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Rückstellart	mechanische Feder
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Ventilfunktion	2/2 geschlossen monostabil
Betriebsdruck	0,3 MPa...1,6 MPa 3 bar...16 bar
b-Wert	0,39
C-Wert	16,5 l/sbar
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	3200 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Mediumtemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	270 g
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	3/8 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Merkmal	Wert
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss