


Schwenkflansch SNC-50

Teilenummer: 174385

FESTO

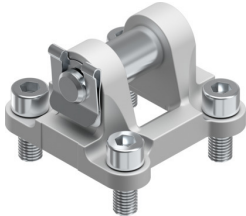

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	50
Basierend auf Norm	ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-40 °C...150 °C
Max. Belastbarkeit	2.5 kN
Produktgewicht	234 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigung	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Bolzen	Stahl verzinkt
Werkstoff Schrauben	Stahl verzinkt
Werkstoff Sicherung	Federstahl verzinkt