


Schwenkflansch SNC-100

Teilenummer: 174388

FESTO

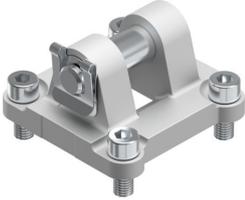

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Baugröße | 100 |
| Basierend auf Norm | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -40 °C...150 °C |
| Max. Belastbarkeit | 9 kN |
| Produktgewicht | 867 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Befestigung | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Bolzen | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Schrauben | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Sicherung | Federstahl verzinkt |