 



Drossel-Rückschlagventil GRGA-M5-QS-3-LF-C

Teilenummer: 175062

FESTO

Abluftdrosselung mit Feindrossel und QS-Steckverschraubung

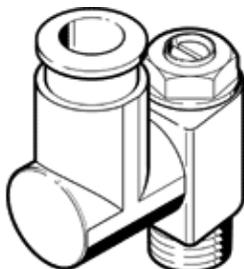

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|--|
| Ventilfunktion | Drossel-Rückschlagfunktion |
| Pneumatischer Anschluss 1 | QS-3 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | M5 |
| Einstellelement | Schlitzschraube |
| Befestigungsart | einschraubbar |
| Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung | 40 l/min |
| Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung | 46 ... 70 l/min |
| Betriebsdruck | 0,2 ... 10 bar |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Betriebsmedium | gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm |
| Einbaulage | beliebig |
| Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar | 80 l/min |
| Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar | 90 ... 140 l/min |
| Mediumstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Max. Anziehdrehmoment | 1,5 Nm |
| Produktgewicht | 14 g |
| Werkstoffinformation Einschraubzapfen | vernickelt Messing |
| Werkstoffinformation Dichtungen | NBR |
| Werkstoffinformation Lösering | POM |
| Werkstoffinformation Regulierschraube | Messing |
| Werkstoffinformation Schwenkanschluss | Zink-Druckguss |