


Näherungsschalter, SMT0-4-PS-K5-LED-24

Teilenummer: 175402

FESTO

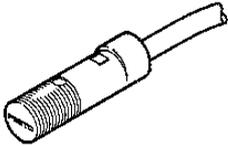

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|------------------------------------|
| EU-Konformität (CE) | CE |
| Erläuterung zu EU-Konformität | Elektromagnetische Verträglichkeit |
| Signalverarbeitung/Kontaktart | induktiv |
| Funktion bei Betätigung | Schliesser |
| Ausgangspotential elektrischer Ausgang | PNP |
| Schaltgenauigkeit (+/-) | 0,1 mm |
| Anschlussart elektrisch | Kabel |
| Anzahl Adern | 3 |
| Länge Anschlusskabel | 5000 mm |
| Schaltzustandsanzeige | LED gelb |
| Befestigungsart | Befestigungsbausatz |
| Einbaulage | beliebig |
| Schaltzeit EIN | 0,3 ms |
| Schaltzeit AUS | 2,7 ms |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Kabelmantel | TPE-U(PU) |
| Spannungsart | DC |
| Bemessungsbetriebsspannung (DC) | 24 V |
| Betriebsspannung minimal (DC) | 10 V |
| Betriebsspannung maximal (DC) | 30 V |
| Spannungsfall maximal | 3 V |
| Schaltstrom maximal | 200 mA |
| Leerlaufstrom maximal | 8 mA |
| Schaltleistung maximal (DC) | 6 W |
| Schutzart nach IEC 529 IP.. | 67 |