


# Anschlussleitung KMP1-02-VI-12-10

Teilenummer: 175588  
Auslaufprodukt

FESTO

für Ventilinsel VIMP-02, fertig konfektioniert für acht bis zwölf  
Ventilplätze, 10 m lang.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.

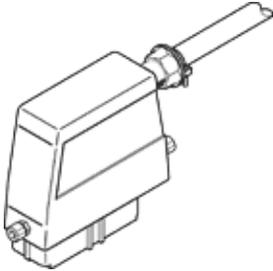

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich AC	$\leq 300\text{ V}$
Betriebsspannungsbereich DC	$\leq 250\text{ V}$
Strombelastbarkeit	4 A
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	5 ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-30 ... 70 °C
Produktgewicht	3.667 g
Elektrischer Anschluss	25-polig Dose
Kabelaufbau	25 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	13 mm
Kabellänge	10 m
Befestigungsart	mit Klemmbügel
Werkstoffinformation Gehäuse	Leichtmetall-Druckguss
Werkstoffinformation Kabelmantel	PE
Werkstoffinformation Steckkontakte	Kupfer-Legierung versilbert