


# Anschlussleitung KMP1-02-II-10-5

Teilenummer: 175658  
Auslaufprodukt

FESTO

für Ventilinsel IIMP-02, fertig konfektioniert für zehn Ventilplätze, 5 m lang.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.

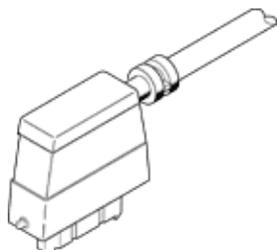

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich AC	$\leq 300\text{ V}$
Betriebsspannungsbereich DC	$\leq 250\text{ V}$
Strombelastbarkeit	4 A
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	5 ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-30 ... 70 °C
Produktgewicht	3.908 g
Elektrischer Anschluss	72-polig Dose
Kabelaufbau	50 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	19 mm
Kabellänge	5 m
Befestigungsart	mit Klemmbügel
Werkstoffinformation Gehäuse	Leichtmetall-Druckguss
Werkstoffinformation Kabelmantel	PE
Werkstoffinformation Steckkontakte	Kupfer-Legierung versilbert