


Doppeltwirkender DSNU-25-PA

Teilenummer: 176110

FESTO

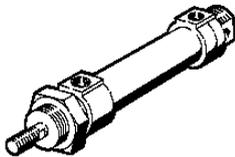

Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	doppeltwirkend
Montageart	rolliert
Form Außen	rund
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
entspricht Norm ISO	ISO 6432
Abfrageart	magnetisch
Daempfungsort	Dämpfungsring intern (nicht einstellbar)
Daempfungslaenge	17 mm
Verdrehsicherung	keine
Kolbennengroesse	25 mm
Hub	0 mm
Hub min. bei B2 = 0	1 mm
Hub max. bei B2 = 0	500 mm
Kolbenstangendurchmesser	10 mm
Gewindeart (Kolbenstange) (KK)	M
Gewindedurchmesser (metr.)	10 mm
Gewindesteigung	1,25 mm
Gewindelaenge (Kolbenstange)	22 mm
Laenge ueber alles	141,5 mm
Betriebsdruck min.	1 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 Cel
Umgebungstemperatur max.	80 Cel
Anschlussart Lagerdeckel (EE)	Gewinde
Gewindeart (Lagerdeckel)	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/8 Zoll
LABS-Kriterium	frei
Anschlussart Abschlussdeckel	Gewinde
Gewindeart (Abschlussdeckel)	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/8 Zoll
Nutzkraft (theo.) bei 6 bar Vorlauf	295 N
Nutzkraft (theo.) bei 6 bar Rueckl.	247 N

Merkmal	Wert
Querkraft	1,3 N
Knickbelastung max. zul.	170 N
Biegebelastung	40 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf	0,03 l/Hub
Luftverbr. bei 6 bar Ruecklauf	0,03 l/Hub
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft