


Näherungsschalter SMPO-8E

FESTO

Teilenummer: 178563

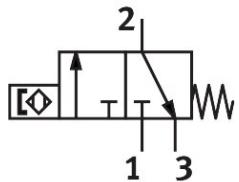

Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	für T-Nut
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Messprinzip	magnetisch
Betriebsdruck	2 bar...8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Umgebungstemperatur	-15 °C...60 °C
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	+/- 0,2 mm
Einschaltzeit	22 ms
Ausschaltzeit	52 ms
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Zubehör von oben in Nut einsetzbar
Ventilfunktion	3/2
Pneumatischer Anschluss	M5
Produktgewicht	11 g
Werkstoff Gehäuse	Aluminium PA eloxiert hochlegierter Stahl rostfrei
Schaltzustandsanzeige	optisch
Schutzart	IP65
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L