


# Multipol-Steckdose IMP1-SD-40-0,75

Teilenummer: 18322

FESTO

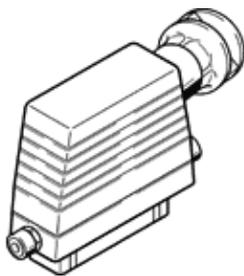

## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Zulässiger Kabeldurchmesser        | 10 ... 19 mm                         |
| Einbaulage                         | beliebig                             |
| Betriebsspannungsbereich AC        | $\leq 300$ V                         |
| Betriebsspannungsbereich DC        | $\leq 250$ V                         |
| Strombelastbarkeit                 | 10 A                                 |
| Schutzart                          | IP65                                 |
| Umgebungstemperatur                | -40 ... 125 °C                       |
| Produktgewicht                     | 325 g                                |
| Anschlussquerschnitt               | 0,75 mm <sup>2</sup>                 |
| Elektrischer Anschluss             | Dose<br>40-polig                     |
| Kabelverschraubung                 | Pg21                                 |
| Befestigungsart                    | mit Klemmbügel                       |
| Werkstoffinformation Gehäuse       | Kunststoff<br>Leichtmetall-Druckguss |
| Werkstoffinformation Steckkontakte | Kupfer-Legierung<br>versilbert       |