


Saugnapf VAS-8-M5-PUR-CT

Teilenummer: 183511

FESTO

mit Dichtring OL.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2010.

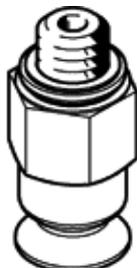

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2 mm
Sauger-Durchmesser	8 mm
Wirksamer Saugdurchmesser	5,5 mm
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschlus oben rund, Standard
Betriebsmedium	atmosphärische Luft
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	1,6 N
Befestigungsgewinde	M5
Saugerbefestigung	M5
Vakuumschlus	M5
Shore-Härte	62
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Sauger	TPE-U(PU)