


# Vakuummeter

## VAM-40-V1/0-1/8-CT

Teilenummer: 183521

FESTO

mit Anzeigeeinheit in bar und psi.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2010.

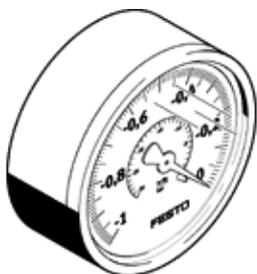

### Datenblatt

| Merkmal                               | Wert  |
|---------------------------------------|---|
| Nenngröße Manometer                   | 40  |
| Anschlusslage                         | Rückseite zentrisch   |
| Basierend auf Norm                    | DIN EN 837-1  |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen      | Beschichtung  |
| Einbaulage                            | beliebig  |
| Entspricht Norm                       | DIN EN 837-1  |
| Konstruktiver Aufbau                  | Rohrfeder-Manometer   |
| Anzeigebereich [bar]                  | -1 ... 0 bar  |
| Anzeigebereich [psi]                  | -14,5 ... 0 psi   |
| Skala                                 | Doppelskala<br>bar (außen)<br>inch hg (Innen) / psi (Innen) |
| Betriebsdruck                         | -1 ... 0 bar  |
| Betriebsmedium                        | getrocknete, gefilterte und geölte Druckluft<br>Vakuum      |
| Faktor Dauerbelastung                 | 0,75  |
| Faktor Wechselbelastung               | 0,66  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK    | 4   |
| Mediumtemperatur                      | -20 ... 60 °C   |
| Schutzart                             | IP43  |
| Umgebungstemperatur                   | -40 ... 60 °C   |
| Produktgewicht                        | 63 g  |
| Messgenauigkeit Klasse                | 2,5   |
| Befestigungsart                       | einschraubbar   |
| Pneumatischer Anschluss               | G1/8  |
| Werkstoffinformation Einschraubzapfen | hochlegierter Stahl rostfrei                                |
| Werkstoffhinweis                      | Kupfer- und PTFE-frei                                       |
| Werkstoffinformation Gehäuse          | hochlegierter Stahl rostfrei                                |
| Werkstoffinformation Sichtscheibe     | PC  |