


# Vakuummeter

## VAM-63-V1/0-1/4-CT

Teilenummer: 183522

FESTO

mit Anzeigeeinheit in bar und psi.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2010.

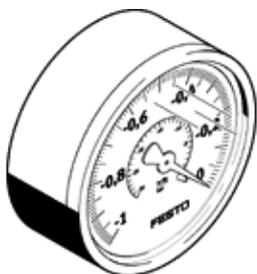

### Datenblatt

Merkmal	Wert
Nenngröße Manometer	63
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Basierend auf Norm	DIN EN 837-1
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Einbaulage	beliebig
Entspricht Norm	DIN EN 837-1
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Anzeigebereich [bar]	-1 ... 0 bar
Anzeigebereich [psi]	-14,5 ... 0 psi
Skala	Doppelskala bar (außen) inch hg (innen) / psi (innen)
Betriebsdruck	-1 ... 0 bar
Betriebsmedium	getrocknete, gefilterte und geölte Druckluft Vakuum
Faktor Dauerbelastung	0,75
Faktor Wechselbelastung	0,66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4
Mediumtemperatur	-20 ... 60 °C
Schutzart	IP43
Umgebungstemperatur	-40 ... 60 °C
Produktgewicht	112 g
Messgenauigkeit Klasse	2,5
Befestigungsart	einschraubbar
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffinformation Sichtscheibe	PC