
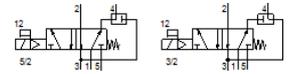


Magnetventil MN1H-5/2K-FR-NA

Teilenummer: 183974
Auslaufprodukt

FESTO

mit Namur-Anschlussbild nach VDE / VDI 3845, mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen.

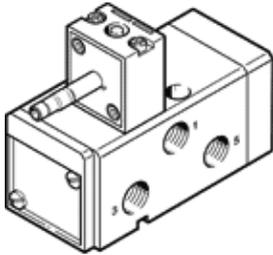

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 monostabil
Betätigungsart	elektrisch
Baubreite	44,5 mm
Normalnenndurchfluss	1.000 l/min
Betriebsdruck	2 ... 10 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Rückstellart	mechanische Feder
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Zulassung	Germanischer Lloyd
Nennweite	8 mm
Abluftfunktion	drosselbar
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Entspricht Norm	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Handhilfsbetätigung	rastend
Steuerart	vorgesteuert
Strömungsrichtung	reversibel
Steuerdruck	2 ... 10 bar
b-Wert	0,25
C-Wert	3 l/sbar
Schaltzeit aus	90 ms
Schaltzeit ein	20 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3
Mediumtemperatur	-5 ... 50 °C
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Elektrischer Anschluss	Stecker viereckige Bauform nach DIN 43650
Anschluss Atmungsöffnung	intern
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2	Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3	Anschlussplatte
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR