
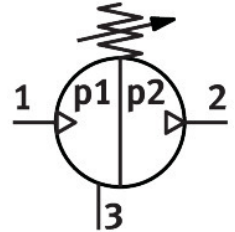


Druckbooster DPA-100-10

Teilenummer: 184519

FESTO

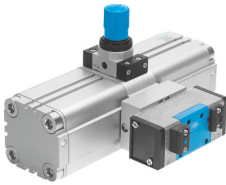

Datenblatt

Merkmal	Wert
Kolben-Ø	100 mm
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Doppelkolben-Druckübersetzer
Druckanzeige	G1/4 vorbereitet
Ausgangsdruck 2	0.4 MPa...1 MPa 4 bar...10 bar 58 psi...145 psi
Betriebsdruck	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Druckregelbereich	0.4 MPa...1 MPa 4 bar...10 bar 58 psi...145 psi
Eingangsdruck 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
Hinweis zum Druckregelbereich	Bei maximal gespannter Reglerfeder kann der maximale Ausgangsdruck um 40 % überschritten werden.
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	5 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	5 °C...60 °C
Produktgewicht	13000 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Pneumatischer Anschluss 3	G1/2
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform