


# Spannmodul EV-50-5

Teilenummer: 184858

FESTO

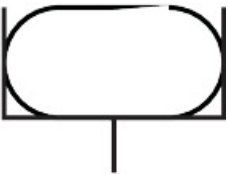

## Datenblatt

| Merkmal                                       | Wert                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hub                                           | 5 mm                                                                                                                                                                 |
| Spannfläche                                   | Ø 50                                                                                                                                                                 |
| Einbaulage                                    | beliebig                                                                                                                                                             |
| Funktionsweise                                | einfachwirkend                                                                                                                                                       |
| Betriebsdruck                                 | 0.6 MPa<br>6 bar<br>87 psi                                                                                                                                           |
| Betriebsmedium                                | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                                               |
| LABS-Konformität                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                    |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Umgebungstemperatur                           | -10 °C...40 °C                                                                                                                                                       |
| Produktgewicht                                | 68 g                                                                                                                                                                 |
| Befestigungsart                               | mit Durchgangsbohrung                                                                                                                                                |
| Pneumatischer Anschluss                       | M3                                                                                                                                                                   |
| Werkstoff Gehäuse                             | Aluminium-Druckguss                                                                                                                                                  |
| Werkstoff Membran                             | TPE-U(PU)                                                                                                                                                            |