


Spannmodul EV-63-5

Teilenummer: 184859

FESTO

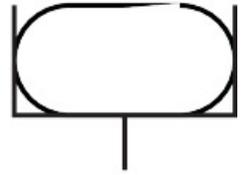

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	5 mm
Spannfläche	Ø 63
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsdruck	6 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Umgebungstemperatur	-10 °C...40 °C
Produktgewicht	100 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	M3
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran	TPE-U(PU)