

 

# Adsorptionstrockner LDF-H1-N1/4-110

Teilenummer: 185675

FESTO

für trockene und saubere Druckluft.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

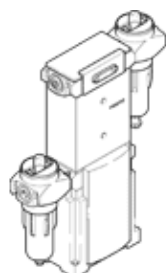

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	senkrecht
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Eingangsdruck 1	4 ... 10,5 bar
Atmosphärischer Taupunkt	-40 °C
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Mediumtemperatur	2 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	2 ... 50 °C
Produktgewicht	5.400 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Gehäuse	Zink-Druckguss