


# DUO-Leitung KM12-DUO-M8-WDWD

Teilenummer: 18687

FESTO

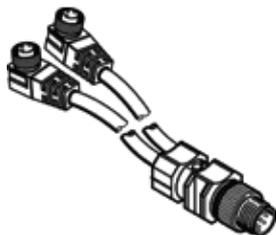

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Betriebsspannungsbereich AC	$\leq 60$ V
Betriebsspannungsbereich DC	$\leq 75$ V
Strombelastbarkeit	2,8 A
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-30 ... 70 °C
Elektrischer Anschluss	Stecker gerade / Dosen gewinkelt M12x1 / M8x1 3-polig / 3-polig
Kabelaufbau	3x0,25
Kabellänge	0,6 m
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoffinformation Kabelmantel	PUR