


Achscontroller SPC200/P08

Teilenummer: 187816

FESTO

für 1 oder 2 pneumatische Achsen und Schrittmotor-Anschluss.

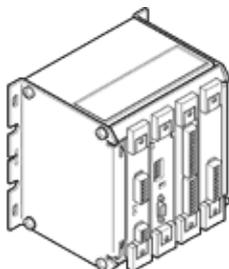

Datenblatt

Merkmal	Wert
Gerätezusammenstellung	Basiseinheit für 4 Einschübe Spannungsversorgung Serielle Schnittstelle Digitale E/A Bediengerät Schrittmotor-Anschaltung
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Dauerschockfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-82	geprüft nach Schärfeegrad 2
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 % nicht kondensierend
Schutzart	IP20 nach IEC 60529
Schwingfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-6	geprüft nach Schärfeegrad 1
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C