


# Vakuumsauger ESS-4X10-ON

Teilenummer: 189408

FESTO

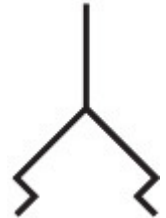

## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nennweite                                  | 2.5 mm                                                      |
| Saugergröße                                | 4x10 mm                                                     |
| Saugervolumen                              | 0.064 cm³                                                   |
| Anschlusslage                              | oben                                                        |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                    |
| Zuordnung Saugerhalter                     | Größe 4                                                     |
| Saugerform                                 | oval flach                                                  |
| Betriebsdruck                              | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nennbetriebsdruck                          | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Betriebsmedium                             | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                        |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-A1-L                                              |
| Lebensmitteltauglichkeit                   | siehe erweiterte Werkstoffinformation                       |
| Umgebungstemperatur                        | -10 °C...70 °C                                              |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck           | 2 N                                                         |
| Querkraft horizontal bei Nennbetriebsdruck | 3.5 N                                                       |
| Querkraft vertikal bei Nennbetriebsdruck   | 5 N                                                         |
| Produktgewicht                             | 2 g                                                         |
| Befestigungsart                            | über Vakuumanschluss                                        |
| Vakuumanschluss                            | M6                                                          |
| Farbe                                      | schwarz                                                     |
| Shore-Härte                                | 50 +/- 5                                                    |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                                                |
| Werkstoff Sauger                           | NBR                                                         |