 



Stoßdämpfer YSR-8-8-D

Teilenummer: 189980

FESTO

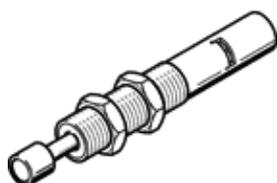

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	8
Hub	8 mm
Dämpfung	einstellbar harte Kennlinie
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit kurz	0,4 s
Rückstellzeit lang	1 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Dämpfungslänge	8 mm
Max. Anschlagkraft	400 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	4 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	24.000 J
Max. Restenergie	0,01 J
Rückstellkraft	3 N
Produktgewicht	60 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoffinformation Kolbenstange	hochlegierter Stahl