


T-Steckverschraubung QSMTL-1/16-5/32-U

Teilenummer: 190819

FESTO

360° schwenkbar, Außengewinde mit Außensechskant.
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.

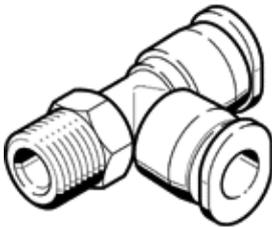

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Mini
Nennweite	2 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft Vakuum
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Produktgewicht	8,5 g
Anzahl Abgänge	2
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss Zuleitung	Außengewinde NPT1/16-27
Pneumatischer Anschluss Abgang	NPT1/8-27 für Schlauch Außendurchmesser 3/16"
Farbe Lösering	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PBT
Werkstoffinformation Lösering	POM
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	NBR
Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei