


Absperrventil HE-3-1/8-1/8-NPT-U

Teilenummer: 190877

FESTO

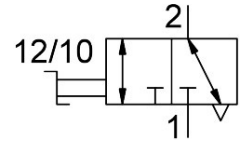

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 bistabil
Auswahl Zusatzfunktion	mit Abluftfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	1/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	1/8 NPT
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	Direktbefestigung über Durchgangsbohrung Direktbefestigung über Gewinde wahlweise:
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	369.9 l/min
Nennweite	3.2 mm
Betriebsdruck	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Reinraumklasse	Klasse 4 nach ISO 14644-1
Mediumtemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	37 g
Pneumatischer Anschluss 3	nicht gefasst
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR