 



Magnetventil MN2H-2X30-G-D-02-ZSR

Teilenummer: 191386

FESTO

mit Zentralstecker rund.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2009.

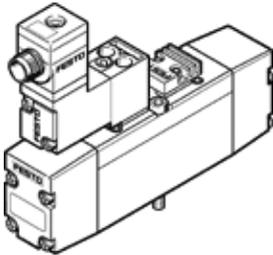

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Ventilfunktion | 2x3/2 offen monostabil |
| Betätigungsart | elektrisch |
| Baubreite | 18 mm |
| Normalnenndurchfluss | 490 l/min |
| Betriebsdruck | 2 ... 10 bar |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben-Schieber |
| Rückstellart | pneumatische Feder |
| Schutzart | IP65 |
| Nennweite | 6 mm |
| Rastermaß | 19 mm |
| Abluftfunktion | drosselbar |
| Dichtprinzip | weich |
| Einbaulage | beliebig |
| Entspricht Norm | VDMA 24563 |
| Handhilfsbetätigung | mit Zubehör rastend |
| Steuerart | vorgesteuert |
| Steuerluftversorgung | intern |
| Strömungsrichtung | nicht reversibel |
| b-Wert | 0,25 |
| C-Wert | 2,15 l/sbar |
| Schaltzeit aus | 16 ms |
| Schaltzeit ein | 15 ms |
| Spulenkennwerte | 24V DC: 1,5W |
| Betriebsmedium | gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm, geölt oder ungeölt |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 |
| Mediumtemperatur | -10 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C |
| Produktgewicht | 210 g |
| Elektrischer Anschluss | Zentralstecker runde Bauform M12x1 |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Anschluss Steuerhilfsluft 12/14 | Anschlussplatte Größe 02 nach VDMA 24563 |
| Anschluss Steuerabluft 82/84 | Anschlussplatte Größe 02 nach VDMA 24563 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Anschlussplatte Größe 02 nach VDMA 24563 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | Anschlussplatte Größe 02 nach VDMA 24563 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | Anschlussplatte Größe 02 nach VDMA 24563 |
| Pneumatischer Anschluss 4 | Anschlussplatte Größe 02 nach VDMA 24563 |
| Pneumatischer Anschluss 5 | Anschlussplatte Größe 02 nach VDMA 24563 |
| Werkstoffinformation Dichtungen | NBR |
| Werkstoffinformation Gehäuse | Aluminium-Druckguss |