

Ventilinsel VDMA-01/02

Teilenummer: 191403


FESTO

Typ 14, mit Normventilen nach nach ISO 15407-1.

Zur Konfiguration Produkt vorher in den Warenkorb legen.

Bei diesem Produkt können je nach Konfiguration die technischen Daten vom Datenblatt und das entsprechende Zubehör abweichen.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2009.

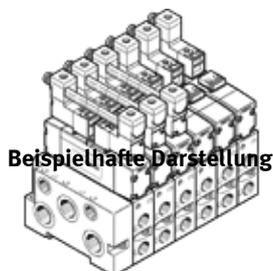

Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

~ConfIndependentDatasheet

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	2x3/2 offen/geschlossen monostabil 2x3/2 geschlossen monostabil 2x3/2 offen monostabil 5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/2 bistabil-dominierend 5/3 belüftet 5/3 entlüftet 5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss	440 ... 1.000 l/min
Betriebsdruck	-0,9 ... 16 bar
Elektrische Ansteuerung	Einzelanschluss
Max. Anzahl der Ventilplätze	16
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Baubreite	18 mm 26 mm
Schutzart	IP65
Abluftfunktion	drosselbar
Betätigungsart	elektrisch
Inseltyp	14
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Steuerluftversorgung	extern intern
Ventilinselaufbau	modular und erweiterbar
Steuerdruck	3 ... 10 bar
Nennbetriebsspannung AC	24 V
Nennbetriebsspannung DC	12 V 24 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C