


# Leuchtdichtung ME-LD-12-24DC

Teilenummer: 19141

FESTO

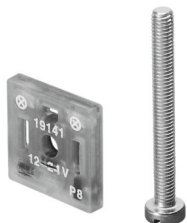

## Datenblatt

| Merkmal                          | Wert                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Schaltstellungsanzeige           | LED                                     |
| Befestigungsart                  | auf Magnetventil mit Zentralschraube M3 |
| Produktgewicht                   | 0.6 g                                   |
| Elektrischer Anschluss           | Form C<br>viereckige Bauform MSE        |
| Betriebsspannungsbereich DC      | 12 V...24 V                             |
| Schutzleiteranschluss            | vorhanden                               |
| Nennleistung Leuchtende Dichtung | 0.05 W                                  |
| Schutzart                        | IP65                                    |
| Umgebungstemperatur              | -25 °C...85 °C                          |
| LABS-Konformität                 | VDMA24364-B2-L                          |
| Werkstoff Gehäuse                | TPE-U(PU)                               |
| Farbe                            | transparent                             |